
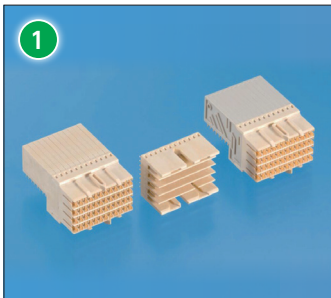


アヴネットは、コネクタやアンテナ、センサなど、電子・電気機器、産業機械に欠かせない製品を提供している
TE Connectivityとのパートナーシップにより、お客様に最適なソリューションをタイムリーにお届けします。

画像処理・高速通信——画像処理を高度化するコネクタ、センサを網羅

製品の検品、医療での診断、
自動運転、顔認証など、
画像処理が求められるシーンは
年々増加しています。
アヴネットでは、高度で高速な
画像処理を支える製品を
数多く取り揃えています。

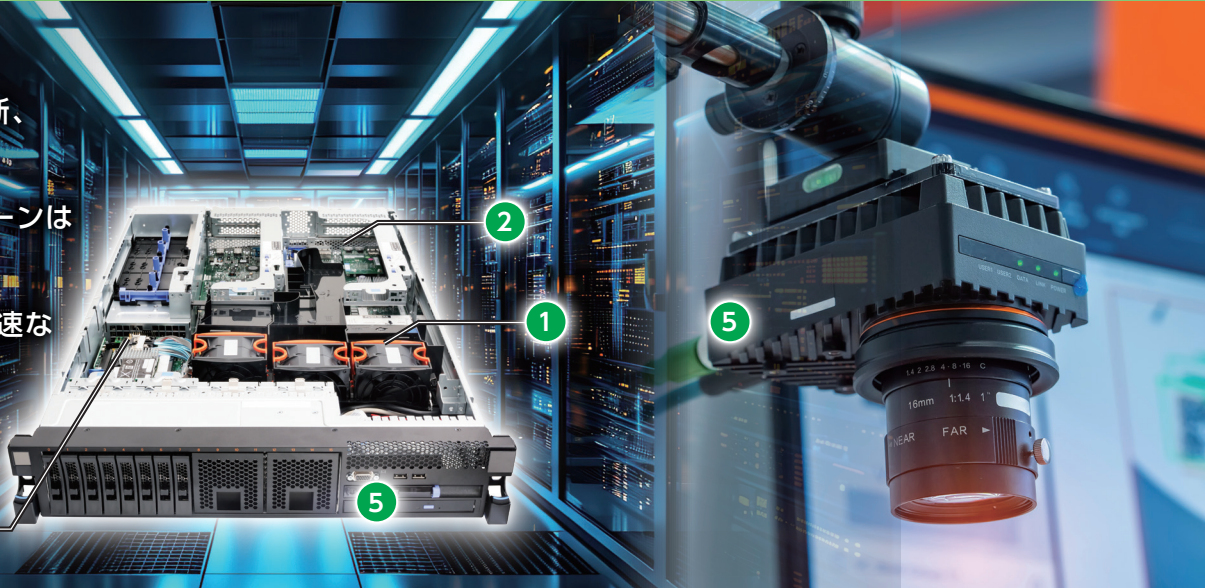

基板-基板

Z-PACK Slim

最大20Gbpsに対応する
小型バックプレーンコネクタ

[Learn More](#)




電線-基板

基板-基板

Sliver

内部の高速通信を、
省スペース&低コストで実現

[Learn More](#)

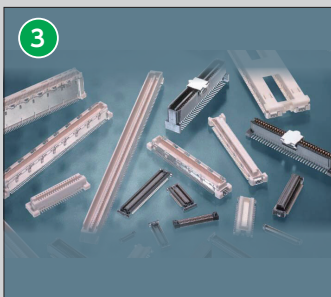


基板-基板

Free Height (FH)

多彩なピッチとスタック高を
揃え、幅広い用途に対応

[Learn More](#)

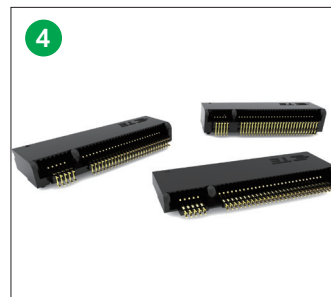


基板-基板

M.2

業界標準M.2次世代フォーム
ファクタ (NGFF) に対応

[Learn More](#)

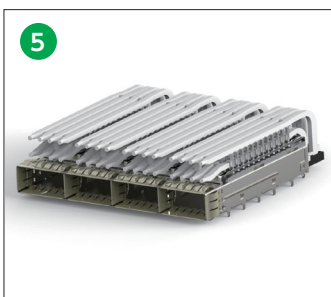


電線-基板

SFP I/O ソリューション

56Gbps PAM-4対応製品
はじめ、豊富なラインナップ

[Learn More](#)

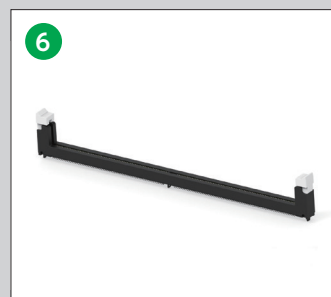

電線-基板

基板-基板



DDR5

JEDEC規格に準拠、実装は
SMT/THから選択可能

[Learn More](#)

ロボット——ロボットの開発、メンテを豊富なパーツ群で支援

労働力不足を補う業務用ロボットの他、家事や介護など、生活に密着した仕事をサポートするロボットも登場しています。アヴネットでは、ロボットへの搭載にも適した製品を幅広く取り扱っています。

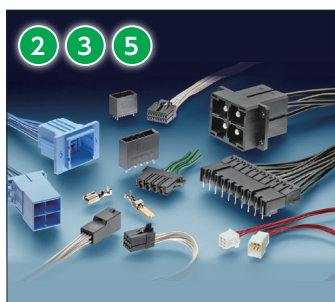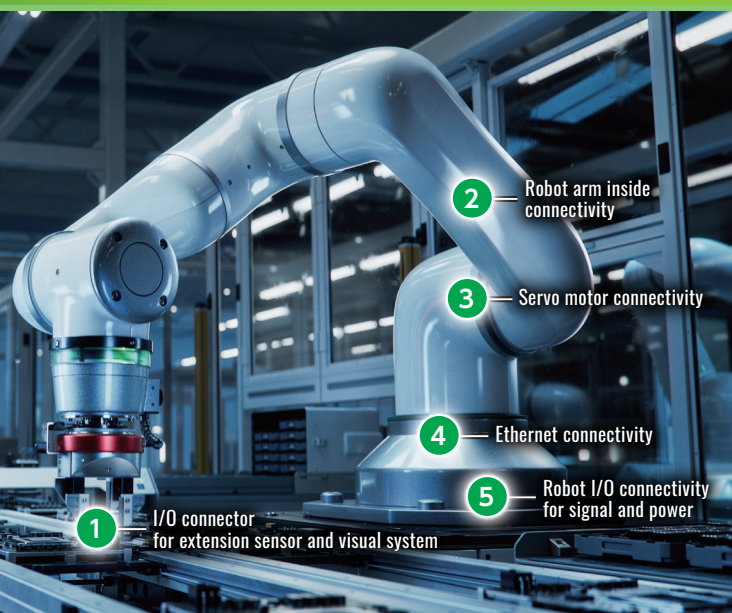


電線-基板

Dynamic

アヴネット販売数No.1、フレキシブルな産業用コネクタ

[Learn More](#)

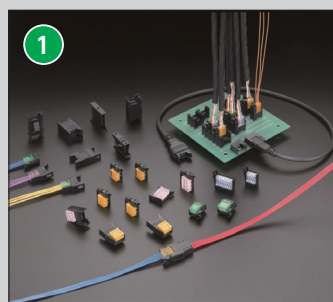

電線-基板

電線-電線

RITS

接続加工が簡単、センサ接続の作業時間とコストを削減

[Learn More](#)



電線-基板

INDUSTRIAL RJ45

10/100Mbps、1Gbpsに対応した産業用Ethernetコネクタ

[Learn More](#)



電線-電線

HDC

過酷な環境下でも電力データ、信号を確実に伝送

[Learn More](#)



電線-電線

M8/M12

旧来規格も多数ラインナップ、保守・修理も安心

[Learn More](#)



電線-基板

電線-モーター

Motorman

モーター制御のための電源、信号、通信を1つに統合

[Learn More](#)

